

ASSMANN Ensembles de câbles informatiques (suite)

A

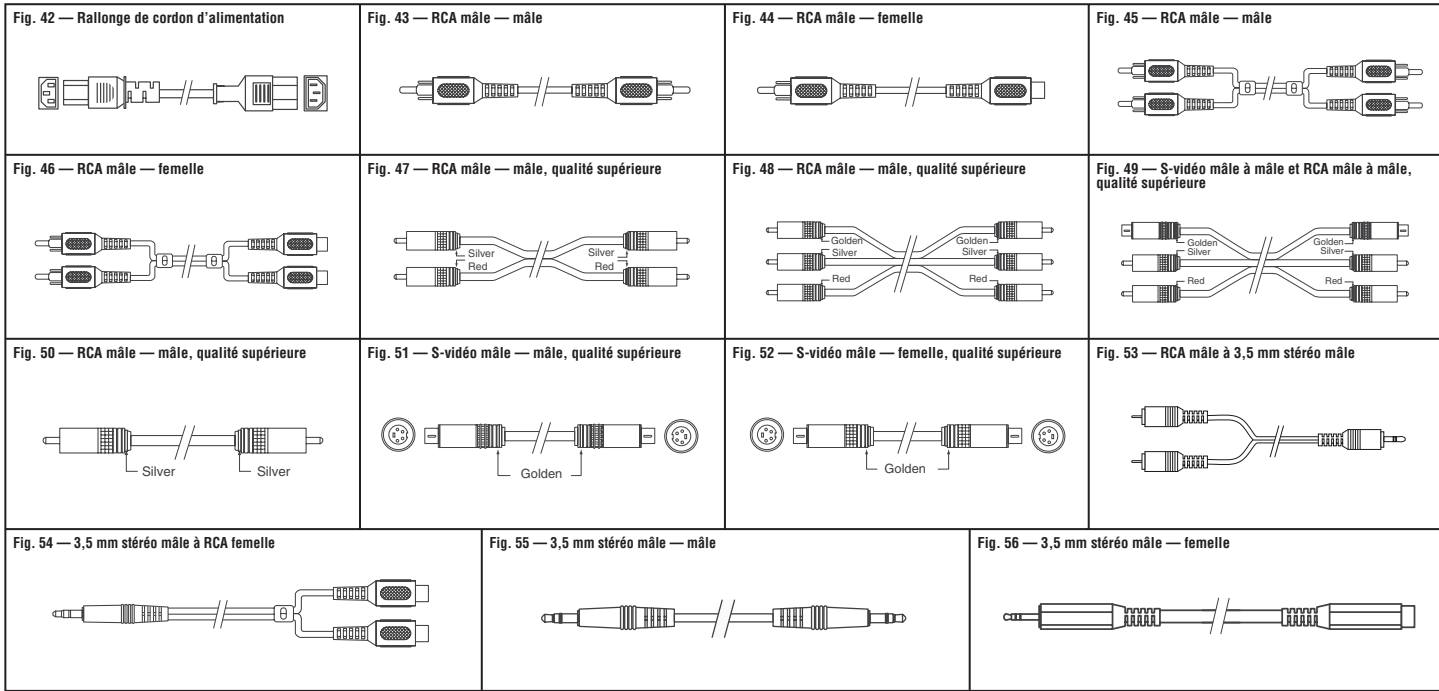


Fig.	Longueur pieds (mètres)	Lignes	Description	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire			N° de référence Assmann
					1	10	25	
42	3.28 (1)	—	Cordon SJT 18 AWG 3 cond	AE1337-ND	2.80	2.46	2.21	AK500-JC-6-1
	3.28 (1)		Cordon SJT 18 AWG 3 cond	AE9909-ND	8.11	7.13	6.39	AK500-JC-6-1-R
	1.64 (.5)		Cordon SVT 18 AWG 3 cond blindé	AE9910-ND	4.13	3.64	3.26	AK500-OE-11-5-R
	3.28 (1)		Cordon SVT 18 AWG 3 cond blindé	AE9911-ND	7.01	6.17	5.53	AK500-OE-11-1-R
	4.92 (1.5)		Cordon SVT 18 AWG 3 cond blindé	AE1342-ND	3.41	3.00	2.69	AK500-OE-11-1.5
	4.92 (1.5)	Cordon SVT 18 AWG 3 cond blindé	AE9912-ND	7.10	6.24	5.60	AK500-OE-11-1.5-R	
	6.56 (2)	Cordon SVT 18 AWG 3 cond	AE9913-ND	8.02	7.05	6.33	AK500-OE-11-2-R	
8.20 (2.5)	Cordon SVT 18 AWG 3 cond	AE9914-ND	8.13	7.15	6.41	AK500-OE-11-2.5-R		
Câbles multimédia								
43	4.92 (1.5)	—	RCA mâle — mâle	AE1400-ND	2.63	2.32	2.08	AK-AV200-R
	6.56 (2)		RCA mâle — mâle	AE1401-ND	3.02	2.66	2.39	AK302-2-R
	8.20 (2.5)		RCA mâle — mâle	AE1402-ND	2.88	2.53	2.27	AK-AV201-R
44	8.20 (2.5)	—	RCA mâle — femelle	AE1403-ND	3.02	2.66	2.39	AK-AV202-R
45	4.92 (1.5)	—	2RCA mâle — mâle	AE1404-ND	3.80	3.35	3.00	AKCHMM-015-R
	6.56 (2)		2RCA mâle — mâle	AE1405-ND	4.59	4.04	3.62	AKCHMM-2-R
	8.20 (2.5)		2RCA mâle — mâle	AE1406-ND	5.34	4.70	4.21	AKCHMM-025-R
	16.40 (5)		2RCA mâle — mâle	AE1407-ND	8.17	7.18	6.44	AKCHMM-050-R
46	4.92 (1.5)	—	2RCA mâle — femelle (rouge et blanc)	AE1408-ND	3.78	3.32	2.98	AKCHMF-015-R
	6.56 (2)		2RCA mâle — femelle (rouge et blanc)	AE1409-ND	3.85	3.39	3.04	AKCHMF-2-R
	8.20 (2.5)		2RCA mâle — femelle (rouge et blanc)	AE1411-ND	4.75	4.18	3.75	AKCHMF-025-R
	16.40 (5)		2RCA mâle — femelle (rouge et blanc)	AE1412-ND	6.51	5.73	5.14	AKCHMF-050-R
47	4.92 (1.5)	—	RCA audio haute qualité, mâle — mâle	AE1413-ND	17.44	15.33	13.75	AK-AV500-R
	16.40 (5)		RCA audio haute qualité, mâle — mâle	AE1414-ND	27.93	24.54	22.00	AK-AV501-R
48	4.92 (1.5)	—	RCA audio/vidéo haute qualité, mâle — mâle	AE1353-ND	22.58	19.85	17.80	AK-AV504
	4.92 (1.5)		RCA audio/vidéo haute qualité, mâle — mâle	AE1415-ND	27.57	24.23	21.73	AK-AV504-R
	16.40 (5)		RCA audio/vidéo haute qualité, mâle — mâle	AE1416-ND	43.27	38.03	34.10	AK-AV505-R
49	4.92 (1.5)	—	RCA audio/vidéo haute qualité, mâle — mâle	AE1417-ND	27.22	23.93	21.45	AK-AV510-R
	16.40 (5)		RCA audio/vidéo haute qualité, mâle — mâle	AE1418-ND	50.74	44.59	39.97	AK-AV511-R
50	4.92 (1.5)	—	RCA audio haute qualité, mâle — mâle	AE1419-ND	9.70	8.53	7.65	AK-AV502-R
	16.40 (5)		RCA audio haute qualité, mâle — mâle	AE1420-ND	13.26	11.66	10.45	AK-AV503-R
51	4.92 (1.5)	—	S-VHS vidéo haute qualité, mâle — mâle	AE10074-ND	10.12	8.90	7.98	AK-AV506-R
	16.40 (5)		S-VHS vidéo haute qualité, mâle — mâle	AE1422-ND	19.26	16.93	15.18	AK-AV507-R
52	4.92 (1.5)	—	S-VHS vidéo haute qualité, mâle — femelle	AE9915-ND	12.15	10.68	9.57	AK-AV508-R
	16.40 (5)		S-VHS vidéo haute qualité, mâle — femelle	AE1423-ND	19.96	17.55	15.73	AK-AV509-R
53	4.92 (1.5)	—	3,5 mm stéréo mâle à 2 RCA mâles	AE9916-ND	3.73	3.28	2.94	AK243-015-R
	6.56 (2)		Câble 3,5 mm stéréo, 2 phono mâles	AE9917-ND	4.36	3.84	3.44	AK243-2-R
	8.20 (2.5)		3,5 mm stéréo mâle à 2 RCA mâles	AE1424-ND	4.92	4.33	3.88	AK243-025-R
	16.40 (5)		3,5 mm stéréo mâle à 2 RCA mâles	AE1425-ND	6.88	6.05	5.42	AK243-050-R
	32.8 (10)		3,5 mm stéréo mâle à 2 RCA mâles	AE1426-ND	6.91	6.08	5.45	AK243-10-R
54	6.56 (2)	—	3,5 mm stéréo mâle à 2 RCA femelles	AE1427-ND	4.28	3.77	3.38	AK244-R
55	6.56 (2)	—	3,5 mm stéréo, mâle — femelle	AE9918-ND	3.18	2.80	2.52	AK203/MM-R
56	8.20 (2.5)	—	3,5 mm stéréo, mâle — femelle	AE9919-ND	4.32	3.80	3.41	AK203-2.5-R

◆ Conforme à RoHS

Livraison gratuite pour les commandes de plus de 65 € ! Tous les prix sont indiqués en euros.

fr.digikey.com — Téléphone (numéro vert) : 0800-161-113 — Téléphone : +31 (0)53-484-9584 — Télécopieur : +33 (0)38-717-0111

(FR091) 57