


CONEC 組合 D-Sub 連接器

在許多應用中均可提供組合 D-Sub 連接器。其設計使訊號、高電流、高電壓和同軸觸點得以組合。特點：
• 節省空間 • 成本因素，一個項目與幾個不同的連接器相比較 • 觸點為螺釘加工型 • 整個程序經 UL (E228329, UL 1977) • UL (E202784, UL 1863) • CSA (LR 115000-1) 和 VDE (40000440) 批准規格：• 絕緣體：PBTP • GV (UL94V-0) • 外殼：銅 • 外殼電鍍：鍍鎳 • 觸點電鍍：鍍上鍍金 • 觸點材料：銅合金 • 聯合次數：500

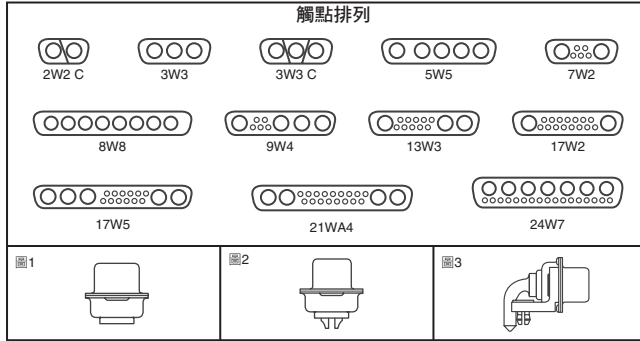

觸點排列	類型	Digi-Key 零件編號	1	10	100	CONEC 零件編號
圖1 - 壓接式 (電源觸點單獨出售)						
2W2 C	插入式	626-1094-ND	28.57	18.37	14.29	302W2CPXX99A10X
2W2 C	內孔式	626-1093-ND	29.16	18.75	14.59	302W2CSXX99A10X
2W2 C	內孔式	626-1095-ND	35.96	23.98	19.19	302W2CSXX99A30X
3W3	插入式	626-1102-ND	27.97	17.99	13.99	3003W3PXX99A10X
3W3	內孔式	626-1101-ND	26.02	17.35	13.88	3003W3SXX99A10X
3W3 C	插入式	626-1103-ND	37.49	25.00	20.00	3003W3SXX99A30X
3W3 C	內孔式	626-1098-ND	26.02	17.35	13.88	303W3CPXX99A10X
3W3 C	內孔式	626-1097-ND	29.76	19.13	14.88	303W3CSXX99A10X
3W3 C	內孔式	626-1099-ND	36.98	24.66	19.73	303W3CSXX99A30X
5W5	插入式	626-1106-ND	27.97	17.99	13.99	3005W5PXX99A10X
5W5	內孔式	626-1105-ND	28.82	19.22	15.38	3005W5SXX99A10X
5W5	內孔式	626-1107-ND	40.30	26.87	21.50	3005W5SXX99A30X
8W8	插入式	626-1110-ND	31.37	20.92	16.74	3008W8PXX99A10X
8W8	內孔式	626-1109-ND	33.16	22.11	17.69	3008W8SXX99A10X
8W8	內孔式	626-1111-ND	43.87	29.25	23.40	3008W8SXX99A30X
圖2 - 焊錫坑 (電源觸點單獨出售)						
7W2	插入式	626-1114-ND	42.85	28.57	22.86	3007W2PCM99A10X
7W2	內孔式	626-1113-ND	55.35	36.90	29.52	3007W2SCM99A10X
9W4	插入式	626-1118-ND	40.30	26.87	21.50	3009W4PCM99A10X
9W4	內孔式	626-1117-ND	57.13	38.09	30.48	3009W4SCM99A10X
13W3	插入式	626-1126-ND	60.45	40.30	32.24	3013W3PCM99A10X
13W3	內孔式	626-1125-ND	70.99	52.54	42.60	3013W3SCM99A10X
17W2	插入式	626-1122-ND	60.36	44.67	36.22	3017W2PCM99A10X
17W2	內孔式	626-1121-ND	90.97	67.32	54.59	3017W2SCM99A10X
17W5	插入式	626-1130-ND	59.34	43.89	35.59	3017W5PCM99A10X
17W5	內孔式	626-1129-ND	81.62	60.40	48.98	3017W5SCM99A10X
21WA4	插入式	626-1134-ND	91.23	67.48	54.72	321WA4PCM99A10X
21WA4	內孔式	626-1133-ND	105.85	78.33	63.51	321WA4SCM99A10X
24W7	插入式	626-1138-ND	75.92	56.16	45.53	3024W7PCM99A10X
24W7	內孔式	626-1137-ND	95.65	74.40	61.64	3024W7SCM99A10X
圖3 - PC 安裝 - 直角						
2W2 C	內孔式	626-1096-ND	102.28	75.66	61.35	302W2CSXX56N40X
3W3	內孔式	626-1104-ND	119.79	93.14	77.18	3003W3SXX56N40X
3W3 C	內孔式	626-1100-ND	115.97	90.17	74.71	3003W3SXX56N40X
5W5	內孔式	626-1108-ND	167.40	130.20	107.87	3005W5SXX56N40X
7W2	內孔式	626-1116-ND	159.33	123.95	102.70	3007W2SCT56N40X
8W8	內孔式	626-1112-ND	211.87	169.50	148.31	3008W8SXX56N40X
9W4	內孔式	626-1120-ND	173.10	134.66	111.57	3009W4SCT56N40X
17W2	內孔式	626-1124-ND	185.94	144.62	119.83	3017W2SCT56N40X
17W5	內孔式	626-1132-ND	214.59	171.68	150.22	3017W5SCT56N40X
21WA4	內孔式	626-1136-ND	219.86	175.89	153.91	321WA4SCT56N40X

線徑 (AWG)	類型	Digi-Key 零件編號	1	10	100	CONEC 零件編號
電鍍觸點						
焊錫坑						
8 - 10	針腳	626-1143-ND	21.77	13.97	10.87	131C10049X
8 - 10	插座	626-1147-ND	25.59	16.46	12.80	132C10049X
10 - 12	針腳	626-1142-ND	20.57	13.21	10.27	131C10039X
10 - 12	插座	626-1146-ND	25.59	16.46	12.80	132C10039X
12 - 14	針腳	626-1141-ND	22.36	14.36	11.16	131C10029X
12 - 14	插座	626-1145-ND	29.50	18.95	14.73	132C10029X
16 - 20	針腳	626-1140-ND	25.59	16.46	12.80	131C10019X
16 - 20	插座	626-1144-ND	25.59	16.46	12.80	132C10019X
壓接						
8 - 10	針腳	626-1151-ND	22.02	14.16	11.02	131C11049X
8 - 10	插座	626-1155-ND	29.84	19.90	15.92	132C11049X
10 - 12	針腳	626-1150-ND	21.17	13.59	10.57	131C11039X
10 - 12	插座	626-1154-ND	25.59	16.46	12.80	132C11039X
12 - 14	針腳	626-1149-ND	21.17	13.59	10.57	131C11029X
12 - 14	插座	626-1153-ND	24.40	15.69	12.21	132C11029X
16 - 20	針腳	626-1148-ND	20.57	13.21	10.27	131C11019X
16 - 20	插座	626-1152-ND	25.34	16.27	12.65	132C11019X
500 - 同軸						
—	針腳	626-1156-ND	50.50	33.67	26.94	131J20019X
—	插座	626-1160-ND	52.90	35.20	29.16	132J20019X
—	針腳	626-1157-ND	58.41	38.94	31.16	131J20029X
—	插座	626-1161-ND	61.47	40.98	32.79	132J20029X
—	針腳	626-1158-ND	56.11	37.41	29.93	131J20049X
—	插座	626-1162-ND	62.74	41.83	33.47	132J20049X
750 - 同軸						
—	針腳	626-1159-ND	58.92	39.28	31.43	131J30019X
—	插座	626-1163-ND	57.13	38.09	30.48	132J30019X

工具

產品描述	Digi-Key 零件編號	單價	CONEC 零件編號
用於大功率觸點的手壓接工具	626-1287-ND	5080.20	360X10409X
用於大功率觸點的接取工具	626-1288-ND	2069.30	360X20029X
用於同軸觸點 (外導線) 的手壓接工具	626-1290-ND	3258.56	360X10519X
六角形模具接取件	626-1291-ND†	1873.33	360X11019X
六角形模具接取件	626-1292-ND†	1778.36	360X11029X
用於同軸、高功率和電壓觸點的抽取工具	626-1289-ND	1043.28	360X10319X

† 根據觸點零件編號選擇

D-Sub 凹凸轉換器

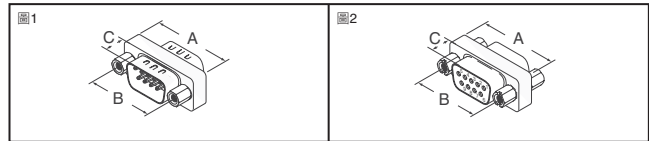


圖	位置數	類型	尺寸 (mm) A B C	Digi-Key 零件編號	1	10	100	CONEC 零件編號
標準密度								
1	9	M-M	31.19 25.00 6.12	626-1085-ND	25.76	17.18	13.74	320X12509X
	15	M-M	39.52 33.30 6.12	626-1086-ND	26.27	17.52	14.02	320X12529X
	25	M-M	53.42 47.04 5.99	626-1087-ND	36.73	24.49	19.59	320X10549X
	37	M-M	69.70 63.50 5.99	626-1088-ND	48.21	32.14	25.71	320X12549X
	9	F-F	31.19 25.00 6.00	626-1089-ND	29.16	18.75	14.59	320X12519X
2	15	F-F	39.52 33.30 6.00	626-1090-ND	28.57	18.37	14.29	320X12539X
	25	F-F	53.42 47.04 6.00	626-1091-ND	37.75	25.17	20.14	320X10559X
	37	F-F	69.70 63.50 6.00	626-1092-ND	50.76	33.84	27.08	320X12559X
高密度								
1	15	M-M	30.86 25.00 6.10	626-1297-ND	39.79	26.53	21.23	DAH1PPAAAR04A
2	15	F-F	30.86 25.00 5.80	626-1296-ND	42.60	28.40	22.72	DAH1SSAAAX01A

抗水 D-Sub 連接器

用於室外或室內惡劣環境中的電子設備要求連接器能夠耐濕、防腐且能抵禦可能導致連接器故障的其他因素。CONEC 已開發出新的防水連接器系統。這些防水連接器符合 IEC 529-IP67 規格。該防水連接器系列可成功應用於潮濕、高濕度以及存在水和灰塵的環境中。CONEC 應用特殊的密封程序來密封連接器。該程序經 UL (E202784) 和 CSA (LR115000-1) 批准。

- 技術資料：
 - 絕緣體：UL 94 V0 • 觸點：銅合金 • 觸點塗層：鍍上鍍硬金
 - 外殼：黃銅/鋼 • 外殼電鍍：鍍鎳 • 工作電壓：125V • 額定電流：5A (20°) • 絕緣電阻：≥ 5GΩ • 操作溫度：-40°C - 105°C • 保護等級：根據 IEC 529-IP 67

圖	位置數	類型	Digi-Key 零件編號	1	10	100	CONEC 零件編號
焊錫坑							
1	9	插入式	626-1164-ND	146.15	113.68	94.19	6STD09PCM99B30X
	9	內孔式	626-1167-ND	132.21	102.82	85.19	6STD09SCM99B30X
	15	插入式	626-1165-ND	169.53	131.83	109.23	6STD15PCM99B30X
	15	內孔式	626-1168-ND	161.28	125.43	103.93	6STD15SCM99B30X
	25	插入式	626-1166-ND	200.90	156.23	129.45	6STD25PCM99B30X
25	內孔式	626-1169-ND	173.53	134.96	111.82	6STD25SCM99B30X	
PC 安裝 - 直角							
2	9	內孔式	626-1170-ND	153.97	119.78	99.24	6STD09SCT99S40X
	15	內孔式	626-1171-ND	175.06	136.15	112.81	6STD15SCT99S40X
	25	內孔式	626-1172-ND	223.26	178.61	156.29	6STD25SCT99S40X

螢幕蓋帽帶有繩索和附屬螺釘


特點：

- 耐用的 4.25" 長自由旋轉式金屬繩索 • 適用於插入式和內孔式連接器

- 可提供防水型 (IP67) 和標準型 • EMI/RFI 保護功能

技術資料：

- 鍍鎳金屬外殼 • 不鏽鋼線纜繩索 (長 4.25") • 鍍鎳鋼或不鏽鋼翼形螺釘 (僅 IP67 型) • 線纜最大扭矩值為 6 in LB • TPE 乙丙熱塑性橡膠密封 (僅 IP67 型)

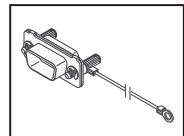

位置數	類型	Digi-Key 零件編號	1	10	100	CONEC 零件編號
標準						
9	插入式	626-1344-ND	68.87	49.59	41.32	16-000380
15	插入式	626-1345-ND	69.21	51.88	43.24	16-000390
25	插入式	626-1346-ND	72.27	54.18	45.15	16-000400
9	內孔式	626-1347-ND	66.91	50.20	41.83	16-000280
15	內孔式	626-1348-ND	71.59	53.72	44.77	16-000290
25	內孔式	626-1349-ND	76.69	57.55	47.96	16-000300
抗水						
9	插入式	626-1338-ND	82.13	62.49	53.57	15-000110
15	插入式	626-1339-ND	84.51	64.28	55.10	15-000120
25	插入式	626-1340-ND	88.42	67.26	57.65	15-000130
9	內孔式	626-1341-ND	82.89	63.09	54.08	15-000010
15	內孔式	626-1342-ND	88.00	66.96	57.39	15-000020
25	內孔式	626-1343-ND	94.29	71.72	61.47	15-000030

對金額超過 HK\$750 的訂單提供免費送貨服務！全部價格均以港幣計算。

www.digikey.hk — 電話：(852) 3104 0500 — 傳真：(852) 3104 0686

(HK2011-ZH) 295