



標準精確電子觸點

Laird Technologies 標準精確電子觸點可進行接地、承載電流和訊號並實現板和設備互連。提供多種電鍍選項，保證了最大化的電流承載性能。

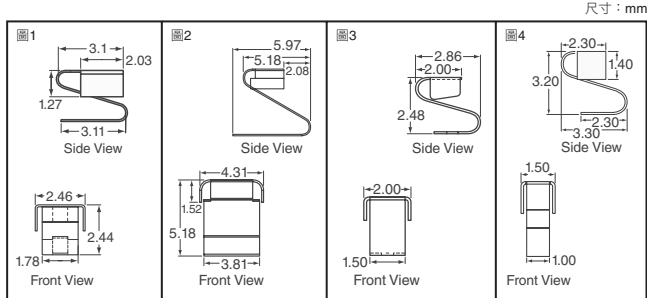


圖	材料	電鍍	Digi-Key 零件編號	絕緣帶包裝 單價			編帶和捲軸封裝†		Laird Technologies 零件編號
				1	10	50	數量	定價	
1	0.10mm BeCu	金	903-1001-1-ND	6.55	6.11	5.64	3,000	3569.99/M	BMI-C-001
2	0.10mm BeCu	金	903-1003-1-ND	10.12	9.40	8.68	1,400	5492.30/M	BMI-C-004
3	0.10mm BeCu	錫	903-1004-1-ND	4.34	4.01	3.70	3,500	2342.30/M	BMI-C-006
4	0.13mm BeCu	錫	903-1005-1-ND	2.89	2.68	2.47	2,200	1563.68/M	BMI-C-007-01

† 編帶和捲軸封裝零件編號由1-ND更改為2-ND。

纖維泡棉墊片

纖維泡棉EMI墊片具有高傳導性和屏蔽衰減功能，適用於具有低壓縮力需求的應用。纖維泡棉系列可提供UL 94VO阻燃型，具有優異的抗磨損性和抗剪切性能。纖維泡棉EMI墊片的典型應用包括電腦和電信設備焊線及孔徑的屏蔽或接地。規格：• 所有零件長度為18" • 所有零件均帶有壓力敏感性黏合劑，便於安裝。

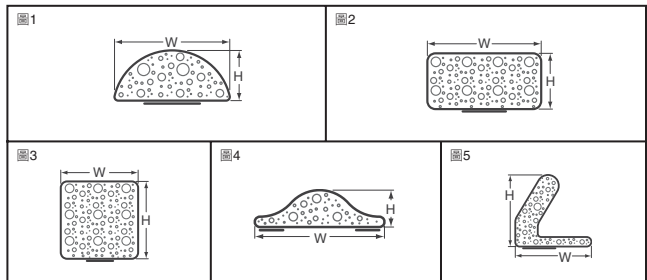


圖	尺寸 - mm		Digi-Key 零件編號	單價			Laird Technologies 零件編號
	H	W		1	10	50	
1	2.3	2.3	903-1023-ND	21.51	19.97	18.43	4053PA51H01800
	3.0	9.1	903-1025-ND	34.18	31.71	29.27	4078PA51H01800
	9.5	12.7	903-1028-ND	51.86	48.15	44.45	4105PA51H01800
	1.5	3.8	903-1030-ND	21.51	19.97	18.43	4184PA51H01800
	3.0	6.4	903-1032-ND	26.53	24.67	22.77	4202PA51H01800
	2.5	7.6	903-1036-ND	29.08	27.02	24.94	4240PA51H01800
	1.5	6.4	903-1040-ND	25.34	23.50	21.69	4548PA51H01800
	4.6	10.2	903-1042-ND	36.64	34.06	31.44	4609PA51H01800
	3.6	6.4	903-1044-ND	29.08	27.02	24.94	4692PA51H01800
	3.0	3.8	903-1046-ND	24.06	22.31	20.60	4742PA51H01800
2	6.4	9.5	903-1048-ND	37.92	35.24	32.53	4789PA51H01800
	1.5	5.1	903-1024-ND	24.06	22.31	20.60	4056PA51H01800
	2.0	7.0	903-1027-ND	29.08	27.02	24.94	4096PA51H01800
	1.0	5.1	903-1035-ND	22.79	21.14	19.52	4220PA51H01800
	1.0	3.0	903-1037-ND	21.51	19.97	18.43	4245PA51H01800
	6.4	9.5	903-1045-ND	39.19	36.41	33.61	4701PA51H01800
	3.0	3.9	903-1033-ND	25.34	23.50	21.69	4209PA51H01800
	3.2	6.4	903-1047-ND	29.08	27.02	24.94	4788PA51H01800
	3.0	3.0	903-1021-ND	24.06	22.31	20.60	4046PA51H01800
	6.4	6.4	903-1022-ND	32.90	30.54	28.19	4049PA51H01800
3	12.7	12.7	903-1026-ND	68.27	63.42	58.54	4084PA51H01800
	5.0	5.0	903-1034-ND	29.08	27.02	24.94	4212PA51H01800
	2.0	2.0	903-1039-ND	31.63	29.36	27.11	4520PA51H01800
	3.6	12.7	903-1029-ND	54.92	50.98	47.06	4131PA51H01800
	1.8	14.3	903-1038-ND	56.28	52.23	48.21	4379PA51H01800
4	3.1	15.2	903-1049-ND	57.56	53.47	49.36	4882PA51H01800
	2.5	7.6	903-1043-ND	44.21	41.04	37.88	4633PA51H01800
	9.8	10.7	903-1031-ND	89.70	83.32	76.91	4198PAH1K01800
	6.4	7.1	903-1041-ND	101.77	94.50	87.24	4593PAH101800

Digi-Reel® 大多數SMT削減零件都可以在Digi-Reel®上獲得。要獲得Digi-Reel®零件編號，請將1-ND更改為6-ND或將CT-ND更改為DKR-ND。其他資訊請參閱Digi-Key®服務第2頁。

對金額超過HK\$750的訂單提供免費送貨服務！全部價格均以港幣計算。

www.digikey.hk — 電話：(852) 3104 0500 — 傳真：(852) 3104 0686


(HK2011-ZH) 571

用於板屏蔽的止動器觸點



此止動器觸點可用於單件式或僅限於框架的2件式板屏蔽。觸點焊接至PCB之後，板屏蔽可在觸點之間滑動，以固定裝置。這就避免了对板屏蔽自身的焊接。

尺寸：mm

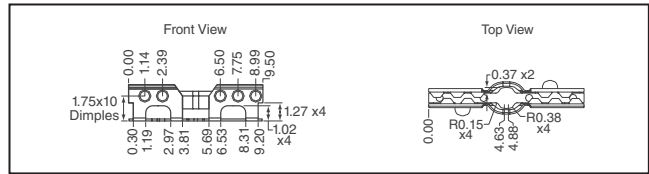


Digi-Key 零件編號	絕緣帶封裝單價			編帶和捲軸封裝† 定價3,000	Laird Technologies 零件編號
	1	10	50		
903-1002-1-ND	11.90	11.06	10.21	6461.52/M	BMI-C-002

† 編帶和捲軸封裝零件編號由1-ND更改為2-ND。

SMT單件式板屏蔽



 單件式標準表面黏著式屏蔽提供六面保護，其中第6面是板自身。單件式設計可在不需要覆蓋部件的位置提供經濟型屏蔽保護。




L	W	H	Digi-Key 零件編號	絕緣帶包裝 單價			編帶和捲軸封裝†		Laird Technologies 零件編號
				1	10	50	數量	定價	
13.66	12.10	2.54	903-1006-1-ND	8.59	7.99	7.38	1,000	4668.45	BMI-S-101
16.50	16.50	3.60	903-1007-1-ND	13.43	12.47	11.51	700	6441.80	BMI-S-102
26.21	26.21	5.08	903-1008-1-ND	15.98	14.81	13.68	300	3554.52	BMI-S-103
32.00	32.00	6.00	903-1009-1-ND	18.70	17.38	16.05	225	3489.39	BMI-S-104
38.10	25.40	6.00	903-1010-1-ND	23.55	21.86	20.18	250	4371.30	BMI-S-105
36.83	33.68	5.08	903-1011-1-ND	26.78	24.90	22.99	300	5975.04	BMI-S-106
44.37	44.37	9.75	903-1012-1-ND	31.63	29.38	27.12	120	3145.06	BMI-S-107

† 編帶和捲軸封裝零件編號由1-ND更改為2-ND。

SMT 2件式板屏蔽




2件式標準表面黏著式屏蔽允許使用者不需要拆除整個屏蔽即可檢查並維修屏蔽的部件，這樣就避免了損壞板，也節省了工具費用。蓋子拆卸方便，使屏蔽內的部件維修更快速和簡便，並減少了板的重新維修次數。

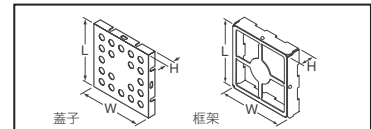

說明	尺寸 - mm			Digi-Key 零件編號	單價			編帶和捲軸封裝†		Laird Technologies 零件編號
	L	W	H		1	10	50	數量	定價	
蓋子	13.66	12.10	2.54	903-1013-ND	3.83	3.54	3.27	1,000	4393.83	BMI-S-201-C
框架	13.66	12.10	2.54	903-1050-1-ND†	8.08	7.52	6.94			BMI-S-201-F
蓋子	16.50	16.50	3.60	903-1014-ND	9.10	8.46	7.81	700	5470.53	BMI-S-202-C
框架	16.50	16.50	3.60	903-1051-1-ND†	11.39	10.59	9.77			BMI-S-202-F
蓋子	26.21	26.21	5.08	903-1015-ND	11.90	11.06	10.21	—	—	BMI-S-203-C
框架	26.21	26.21	5.08	903-1052-1-ND†	15.98	14.81	13.68			BMI-S-203-F
蓋子	32.00	32.00	6.00	903-1016-ND	17.00	15.76	14.54	225	3206.53	BMI-S-204-C
框架	32.00	32.00	6.00	903-1053-1-ND†	17.17	15.98	14.75			BMI-S-204-F
蓋子	38.10	25.40	6.00	903-1017-ND	12.67	11.75	10.84	250	3525.78	BMI-S-205-C
框架	38.10	25.40	6.00	903-1054-1-ND†	18.96	17.64	16.28			BMI-S-205-F
蓋子	36.83	33.68	5.08	903-1018-ND	17.94	16.69	15.41	300	4681.88	BMI-S-206-C
框架	36.83	33.68	5.08	903-1055-1-ND†	21.00	19.52	18.01			BMI-S-206-F
蓋子	44.37	44.37	9.75	903-1019-ND	31.88	29.60	27.32	120	3168.78	BMI-S-207-C
框架	44.37	44.37	9.75	903-1056-1-ND†	31.88	29.60	27.32			BMI-S-207-F
蓋子	44.02	30.50	3.00	903-1020-ND	12.92	12.00	11.07	370	3688.68	BMI-S-210-C
框架	44.02	30.50	3.00	903-1057-1-ND†	13.43	12.47	11.51			BMI-S-210-F

† 要獲得編帶和捲軸封裝零件編號，請將1-ND更改為2-ND。 ‡ 絕緣帶封裝

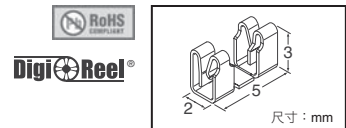

8069系列「屏蔽鎖」是為用於固定屏蔽外殼而開發的小型終端，可在數位媒體產品設備內部使用。「屏蔽鎖」的使用通過將當前的手動焊接轉化為單觸點操作簡化了屏蔽外殼的安裝操作。

Digi-Key 零件編號	絕緣帶封裝單價			編帶和捲軸封裝† 定價3,000	AVX 零件編號
	1	10	50		
478-6021-1-ND	4.42	3.83	3.14	1147.77/M	048069000000800+

† 編帶和捲軸封裝零件編號由1-ND更改為2-ND。