



C

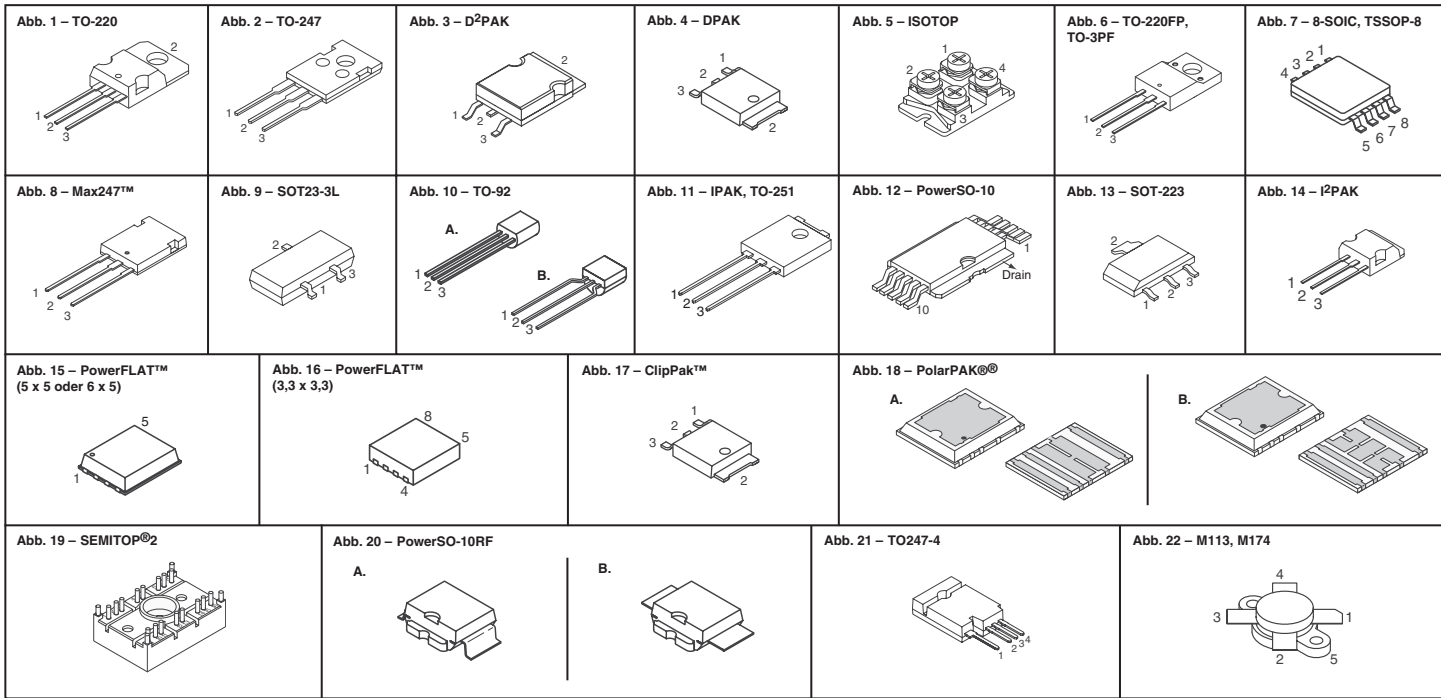


Abb.	Voss (V)	ID (A)	R <sub>DS(ein)</sub> (Ω)	Digi-Key Teile-Nr.	Preisangaben			Preisang. für „Gegurtet auf Rolle“	STMicro. Teile-Nr.
					1	10	100		
<b>N-Kanal</b>									
<b>TO-220</b>									
24	120	.0022	497-7519-5-ND	3.28	29.32	240.38	—	STP300NH02L	
25	80	.0049	497-9093-5-ND	1.33	12.02	96.58	—	STP95N2LH5	
30	22	.05	497-7516-5-ND	.88	7.82	61.81	—	STP22NF03L	
30	27	.020	497-9095-5-ND	.77	6.77	53.57	—	STP27N3LH5	
30	40	.022	497-3187-5-ND	1.15	10.18	80.44	—	STP40NF03L	
30	80	.0054	497-8451-5-ND	1.43	12.96	104.14	—	STP85N3LH5	
30	80	.0028	497-9097-5-ND	2.31	20.64	169.26	—	STP150N3LLH6	
30	80	.0042	497-10307-5-ND	1.35	12.24	98.38	—	STP95N3LLH6	
30	90	.0065	497-7535-5-ND	2.32	20.96	168.47	—	STP90NF03L	
30	120	.0037	497-6738-5-ND	2.31	20.56	168.60	—	STP200NF03	
40	80	.0065	497-7534-5-ND	1.19	10.72	86.16	—	STP90NF4F3	
40	80	.0065	497-7536-5-ND	1.87	16.95	136.22	—	STP95NF4F3	
40	80	.0070	497-10075-5-ND	2.55	22.74	186.49	—	STP150NF04	
40	120	.0037	497-3524-5-ND	2.83	25.23	206.85	—	STP200NF04	
40	120	.0038	497-4819-5-ND	2.33	20.82	170.73	—	STP200NF04L	
40	120	.0044	497-8789-5-ND	3.53	31.54	258.56	—	STP200NF4F3	
40	120	.0046	497-7497-5-ND	2.59	23.13	189.61	—	STP100NF04	
55	80	.005	497-5898-5-ND	2.31	20.56	168.60	—	STP80NF55L-06	
55	80	.0065	497-2774-5-ND	2.10	18.97	152.43	—	STP80NF55-06	
55	80	.008	497-3202-5-ND	1.95	17.67	141.98	—	STP80NF55-08	
55	80	.008	497-4370-5-ND	2.04	18.43	148.11	—	STP140NF55	
55	80	.008	497-6744-5-ND	1.95	17.67	141.98	—	STP85NF55	
55	80	.008	497-7023-5-ND	2.59	23.13	189.61	—	STP141NF55	
55	80	.008	497-7532-5-ND	2.35	21.02	172.37	—	STP85NF55L	
55	80	.85	497-7528-5-ND	1.70	15.37	123.50	—	STP60N55F3	
55	120	.0037	497-8810-5-ND	5.41	48.35	396.46	—	STP190N55LF3	
55	120	.0038	497-7512-5-ND	4.00	35.74	293.04	—	STP180N55F3	
55	120	.0038	497-7513-5-ND	4.24	37.83	310.20	—	STP185N55F3	
55	120	.005	497-6117-5-ND	3.18	28.39	232.78	—	STP150NF55	
60	16	.1	497-2766-5-ND	.67	5.89	45.41	—	STP16NF06	
60	16	.09	497-2765-5-ND	.74	6.53	51.60	—	STP16NF06L	
60	20	.07	497-4374-5-ND	.93	8.24	65.14	—	STP20NF06	
60	20	.07	497-4375-5-ND	.93	8.24	65.14	—	STP20NF06L	
60	30	.04	497-3186-5-ND	.88	7.82	61.81	—	STP36NF06	
60	30	.04	497-7522-5-ND	1.18	10.43	82.40	—	STP36NF06L	
60	38	.028	497-3189-5-ND	.95	8.42	66.51	—	STP45NF06	
60	50	.018	497-2777-5-ND	1.02	9.01	71.22	—	STP55NF06	
60	55	.018	497-6742-5-ND	1.19	10.52	83.19	—	STP55NF06L	
60	60	.016	497-2779-5-ND	1.29	11.66	93.69	—	STP60NF06	
60	60	.014	497-5895-5-ND	1.30	11.68	93.88	—	STP60NF06L	
60	60	.014	497-7529-5-ND	1.26	11.12	87.90	—	STP65NF06	
60	80	.010	497-3201-5-ND	2.25	20.34	163.43	—	STP80NF06	
60	120	.0039	497-9096-5-ND	3.84	34.26	280.89	—	STP200NF6F3	
75	80	.011	497-2788-5-ND	1.83	16.48	132.44	—	STP75NF75	
75	120	.004	497-7508-5-ND	3.65	32.59	267.26	—	STP160NF75F3	
75	120	.0065	497-5894-5-ND	2.35	21.19	170.27	—	STP140NF75	

Abb.	Voss (V)	ID (A)	R <sub>DS(ein)</sub> (Ω)	Digi-Key Teile-Nr.	Preisangaben			Preisang. für „Gegurtet auf Rolle“	STMicro. Teile-Nr.
					1	10	100		
100	15	.13	497-7506-5-ND	.70	6.25	49.44	—	STP14NF10	
100	26	.060	497-3185-5-ND	1.08	9.61	75.93	—	STP24NF10	
100	35	.045	497-7520-5-ND	1.08	9.61	75.93	—	STP30NF10	
100	40	.033	497-6741-5-ND	1.83	16.48	132.44	—	STP40NF10L	
100	40	.035	497-2645-5-ND	1.21	10.70	84.56	—	STP35NF10	
100	50	.028	497-3188-5-ND	1.64	14.85	119.28	—	STP40NF10	
100	65	.0195	497-8812-5-ND	1.35	12.24	98.38	—	STP70N10F4	
100	80	.023	497-4384-5-ND	2.23	20.16	161.99	—	STP60NF10	
100	80	.015	497-2642-5-ND	2.32	20.96	168.47	—	STP80NF10	
100	110	.0105	497-4118-5-ND	2.26	20.18	165.48	—	STP120NF10	
120	40	.032	497-4381-5-ND	1.50	13.54	108.83	—	STP40NF12	
120	80	.018	497-6743-5-ND	2.37	21.41	172.08	—	STP80NF12	
200	9	.40	497-2757-5-ND	.88	7.82	61.81	—	IRF630	
200	15	.16	497-7514-5-ND	1.43	12.96	104.14	—	STP19NF20	
200	18	.125	497-5812-5-ND	1.59	14.37	115.50	—	STP20NF20	
200	30	.075	497-5825-5-ND	2.11	19.08	153.34	—	STP30NF20	
200	40	.045	497-5806-5-ND	2.60	23.22	190.43	—	STP40NF20	
200	75	.034	497-5958-5-ND	2.98	26.61	218.18	—	STP75NF20	
250	13	.235	497-7509-5-ND	1.33	12.02	96.58	—	STP16NF25	
250	17	.165	497-7511-5-ND	1.70	15.31	123.07	—	STP17NF25	
250	22	.15	497-6740-5-ND	1.59	14.41	115.86	—	STP22NS252	
250	45	.069	497-7526-5-ND	3.18	28.39	232.78	—	STP50NF25	
300	9	.4	497-7502-5-ND	1.56	14.13	113.51	—	STP12NK30Z	
300	30	.090	497-7521-5-ND	5.05	45.41	373.33	—	STP30NM30N	
400	5.4	1	497-3200-5-ND	1.25	11.30	90.81	—	STP7NK40Z	
400	10	.55	497-7500-5-ND	1.27	11.52	92.63	—	STP11NK40Z	
500	3	2.7	497-3190-5-ND	.63	5.64	44.56	—	STP4NK50Z	
500	3	2.7	497-5131-5-ND	1.08	9.56	75.54	—	STP4NK50ZD	
500	4.4	1.5	497-3195-5-ND	.95	8.42	66.51	—	STP5NK50Z	
500	5.6	1.2	497-4385-5-ND	.94	8.34	65.92	—	STP6NK50Z	
500	7.2	.85	497-3203-5-ND	1.83	16.48	132.44	—	STP9NK50Z	
500	11	.48	497-7504-5-ND	2.02	18.02	147.72	—	STP13NK50Z	
500	12	.35	497-2666-5-ND	3.30	29.43	241.32	—	STP12NM50	
500	14	.38	497-4526-5-ND	2.83	25.23	206.85	—	STP14NK50Z	
500	17	.27	497-7515-5-ND	3.76	33.63	275.80	—	STP20NK50Z	
500	20	.25	497-2663-5-ND	4.36	38.90	318.97	—	STP20NM50	
500	20	.25	497-6739-5-ND	5.18	46.25	379.22	—	STP20NM50FD	
500	22	.14	497-4672-5-ND	5.57	50.15	412.30	—	STP25NM50N	
520	4.4	1.22	497-5953-5-ND	.89	7.86	62.13	—	STP5NK52ZD	
525	6.2	.98	497-9094-5-ND	1.87	16.95	136.22	—	STP7NS2K3	
550	5	.78	497-7531-5-ND	1.85	16.73	134.41	—	STP7NM50N	
550	7.5	.56	497-7537-5-ND	1.60	14.45	116.15	—	STP9NM50N	
550	12	.32	497-7505-5-ND	2.27	20.31	166.52	—	STP13NM50N	
550	15	.26	497-7510-5-ND	2.75	24.57	201.43	—	STP16NM50N	
550	27	.115	497-8790-5-ND	8.20	73.79	606.67	—	STP30NM50N	

◆ RoHS-konform † Für „Gegurtet auf Rolle“ die Teiln. von 1-ND in 2-ND ändern. ‡ Gurtabschnitt (Forts.)

Digi-Reel® Die meisten vom Kunden bestellten SMT-Teile stehen in der gewünschten Menge auf Digi-Reel® zur Verfügung. Für Digi-Reel-Teilenummer 1-ND zu 6-ND bzw. CT-ND zu DKR-ND ändern. Für weitere Informationen siehe Digi-Key® Services auf Seite 2.

1456 (DE2011-DE) **Kostenloser Versand für Bestellungen über 65 €** Alle Preise verstehen sich in Euro und enthalten Zollgebühren. [www.digikey.it](http://www.digikey.it) — Gebührenfreie: 800-786-310 — Gebührepflichtige: +31-53-484-9584 — Fax: +02-4823-1083