

EPSON TOYOCOM Quarze – Typ CA-301, Zylinder (Forts.)

Table with columns: Frequenz (MHz), Digi-Key Teile-Nr., Stückpreis (1, 10, 50), Epson Teile-Nr. Includes a RoHS-konform section.

Table with columns: Frequenz (MHz), Digi-Key Teile-Nr., Stückpreis (1, 10, 50), Epson Teile-Nr.

† Betriebstemperatur: -10 °C bis 60 °C



Chipsatz-Quarze



Table with columns: Frequenz (MHz), Lastkapazität (pF), Digi-Key Teile-Nr., Gurtabschnittspreis pro Stück (1, 10, 50), Digi-Key Teile-Nr., Preisangaben für „Gegurtet auf Rolle“ 250, Epson Teile-Nr., Kompatible Chipsätze und Anwendungen.

Serie MA-306 – Quarze

Technische Daten: • Lagertemperatur: -55 °C bis 100 °C; Lagerung als verpackungsloses Produkt • Betriebstemperatur: -20 °C bis 70 °C • Max. Ansteuerpegel: 2 mW • Empf. Ansteuerpegel: 10 µW bis 100 µW • Frequenztoleranz (Standard): ±50 ppm • Frequenztemperatureigenschaften (Standard): ±30 ppm, -20 °C bis 70 °C, DL = 100 µW • Lastkapazität: 18 pF • Serienwiderstand: 60 Ω max., -20 bis 70 °C, DL = 100 µW • Shunt-Kapazität: 5 pF max. • Alterung: ±5 ppm/Jahr max.

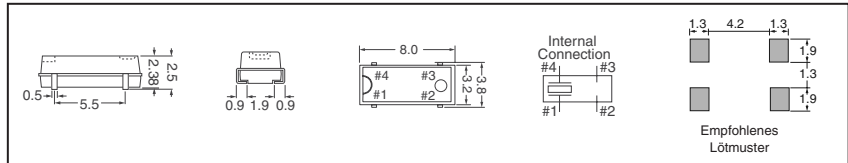


Table with columns: Frequenz (MHz), Digi-Key Teile-Nr., Gurtabschnittspreis pro Stück (1, 10, 50), Digi-Key Teile-Nr., Preisangaben für „Gegurtet auf Rolle“ 1000, Epson Teile-Nr. Includes a RoHS-konform section.

Digi-Reel Die meisten vom Kunden bestellten SMT-Teile stehen in der gewünschten Menge auf Digi-Reel zur Verfügung. Für Digi-Reel-Teilenummer 1-ND zu 6-ND bzw. CT-ND zu DKR-ND ändern. Für weitere Informationen siehe Digi-Key Services auf Seite 2.

Kostenloser Versand für Bestellungen über 65 € Alle Preise verstehen sich in Euro und enthalten Zollgebühren. 1622 (DE2011-DE) www.digkey.it – Gebührenfreie: 800-786-310 – Gebührenpflichtige: +31-53-484-9584 – Fax: +02-4823-1083