




Serie WE-PDF – Geschirmte Leistungsinduktoren

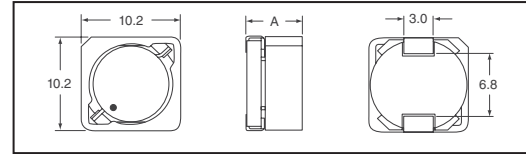

Abmessungen in mm



Merkmale:

- Flachprofil-Leistungsinduktor • Hohe Speicherkapazität • Magnetisch geschirmt, was zu einem geringen Leckstromfeld führt • Niedriger Eigenverlust • Hoher Sättigungsstrom • Flachdrahtspule für niedrigere Verluste in höheren Frequenzbereichen • Hohe Eigenresonanzfrequenz • Betriebstemperatur: -40 °C bis 150 °C • Empfohlenes Lötverfahren: Reflow-Löten

Anwendungen:

- Schaltregler mit hohen Schaltfrequenzen • Optimiertes Design mit geringen Leitungsverlusten

Table with 10 columns: Induktivität, Max. DC-Widerstand, Nennstrom, Abm. A, Digi-Key Teile-Nr., Gurtabschnittspreis pro Stück (1, 25, 100), Preisangabe 500, Würth Teile-Nr.

Table with 10 columns: Induktivität, Max. DC-Widerstand, Nennstrom, Abm. A, Digi-Key Teile-Nr., Gurtabschnittspreis pro Stück (1, 25, 100), Preisangabe 500, Würth Teile-Nr.

† Für Gurgelut auf Rolle die Teilern. von 1-ND in 2-ND ändern.

Serie WE-HCC – Hochstrom-Induktoren, SMD



Abmessungen in mm

- Merkmale: • Magnetisch geschirmt • Hervorragende Sättigungseigenschaften • Betriebs-temperatur: -40 °C bis 125 °C • Anwendungen: • Eingangsfiler für Schaltregler und Motorelektronik • Einzel-/Mehrfasen-Stromschaltregler

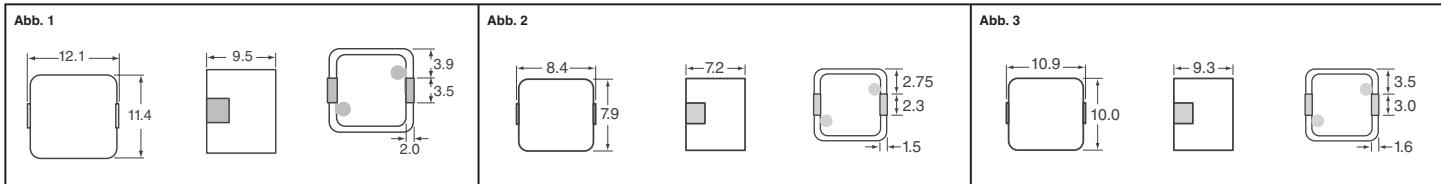


Table with 10 columns: Abb., Induktivität, DC-Widerstand, IRMS, Digi-Key Teile-Nr., Gurtabschnittspreis pro Stück (1, 25, 100), Gurgelut auf Rolle Menge, Preisangaben, Würth Teile-Nr.

Table with 10 columns: Abb., Induktivität, DC-Widerstand, IRMS, Digi-Key Teile-Nr., Gurtabschnittspreis pro Stück (1, 25, 100), Gurgelut auf Rolle Menge, Preisangaben, Würth Teile-Nr.

† Für Gurgelut auf Rolle die Teilern. von 1-ND in 2-ND ändern.

732-2229-ND (744332) Kit Serie WE-HCC (Siehe Digi-Key-Website für Kitinhalt) 108.11

Serie WE-HCB – Hochstrom-Leistungsinduktoren



Abmessungen in mm

- Merkmale: • Flachdrahtinduktor • Sehr niedrige DC-Widerstandstoleranz von ±8% • Magnetisch geschirmt • Betriebstemperatur: -40 °C bis 125 °C • Anwendungen: • DC/DC-Wandler • Filter

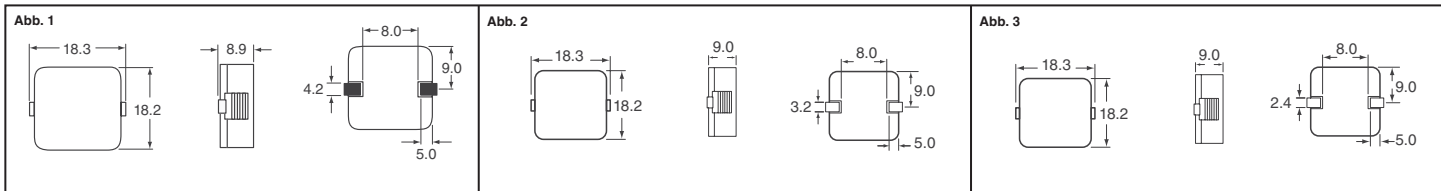


Table with 10 columns: Abb., Induktivität, Max. DC-Widerstand, Nennstrom, Digi-Key Teile-Nr., Gurtabschnittspreis pro Stück (1, 25), Preisangabe 150, Würth Teile-Nr.

Table with 10 columns: Abb., Induktivität, Max. DC-Widerstand, Nennstrom, Digi-Key Teile-Nr., Gurtabschnittspreis pro Stück (1, 25), Preisangabe 150, Würth Teile-Nr.

† Für Gurgelut auf Rolle die Teilern. von 1-ND in 2-ND ändern.

Digi-Reel Die meisten vom Kunden bestellten SMT-Teile stehen in der gewünschten Menge auf Digi-Reel zur Verfügung. Für Digi-Reel-Teilenummer 1-ND zu 6-ND bzw. CT-ND zu DKR-ND ändern. Für weitere Informationen siehe Digi-Key Services auf Seite 2.

Kostenloser Versand für Bestellungen über 65 € Alle Preise verstehen sich in Euro und enthalten Zollgebühren.

www.digikey.it – Gebührenfreie: 800-786-310 – Gebührenpflichtige: +31-53-484-9584 – Fax: +02-4823-1083

(DE2011-DE) 1719