




Serie RPC Impulsfeste Dickschicht-Chipwiderstände



Die Serie RPC von Stackpole umfasst eine Reihe stoßspannungsfester Dickschicht-Chipwiderstände. Die Widerstände ermöglichen die Bewältigung von mehr als zehn Mal höheren Impulsen als vergleichbare Dickschicht-Chipwiderstände mit größeren Abmessungen.

Table with dimensions: Abmessungen - mm, including L, W, H, a, b for codes 2010 and 2512.

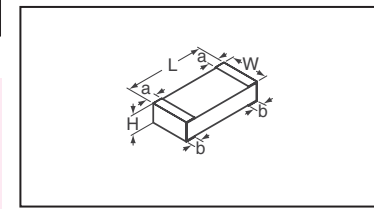

RPC 2010 RESISTANCE VALUE CHART


RPC 2512 RESISTANCE VALUE CHART

Resistance value charts for RPC 2010 and RPC 2512 series.

Table with pricing and specifications: Widerstandsbereich, Größencode, W, Toleranz, Digi-Key Teile-Nr. §, Gurtabschnittspreise, Digi-Key Teile-Nr. §, Preisangaben für „Gegurtet auf Rolle“ 4000.

§ Um die vollständige Teilenummer zu erhalten, setzen Sie den entsprechenden Code aus der Widerstandswerttabelle für (Code) ein.

Serie CSS/CSSH – Ultrapräzise Strommesswiderstände

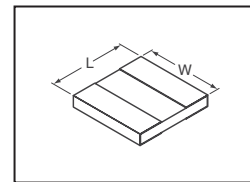

Merkmale: • Hochtemperaturleistung bis zu 275 °C • Sehr geringe Induktivität • Hervorragender Frequenzgang • Niedriger thermischer EMF (<1µV/°C)

Serie CSS – WIDERSTANDSWERTTABELLE


Serie CSSH – WIDERSTANDSWERTTABELLE

Resistance value tables for CSS and CSSH series, including dimensions L and W.

Table with pricing and specifications for CSS/CSSH series: Widerstandsbereich, W, Toleranz, TCR, Digi-Key Teile-Nr. §, Gurtabschnittspreise, Digi-Key Teile-Nr. §, Preisangaben für „Gegurtet auf Rolle“ 1000.

§ Um die vollständige Teilenummer zu erhalten, setzen Sie den entsprechenden Code aus der Widerstandswerttabelle für (Code) ein. † 0,01 bis 0,05 Ω Werte, TCR ist ±15 ppm/°C

 Serie RNCP – Schwefelresistente Dünnschicht-Chip-Widerstände, Hochleistung



Merkmale: • Absolute TCRs bis ±100 ppm/°C • Undurchdringbar für Schwefel, kein Silber in den Anschlüssen • Absolute Toleranz bis 1 % • Kostengünstig vergleichbar mit Standard-Dickschicht-Chip-Widerständen

WIDERSTANDSWERTTABELLE Serie 0603

Resistance value table for RNCP Serie 0603.

WIDERSTANDSWERTTABELLE Serie 0805

Resistance value table for RNCP Serie 0805.

WIDERSTANDSWERTTABELLE Serie 1206

Resistance value table for RNCP Serie 1206.

Table with pricing and specifications for RNCP series: Widerstandsbereich, W, Toleranz, TCR, Digi-Key Teile-Nr. §, Gurtabschnittspreise, Digi-Key Teile-Nr. §, Preisangaben für „Gegurtet auf Rolle“ 5000.

§ Um die vollständige Teilenummer zu erhalten, setzen Sie den entsprechenden Code aus der Widerstandswerttabelle für (Code) ein.

Digi-Reel Die meisten vom Kunden bestellten SMT-Teile stehen in der gewünschten Menge auf Digi-Reel zur Verfügung. Für Digi-Reel-Teilenummer 1-ND zu 6-ND bzw. CT-ND zu DKR-ND ändern. Für weitere Informationen siehe Digi-Key Services auf Seite 2.

Kostenloser Versand für Bestellungen über 65 € Alle Preise verstehen sich in Euro und enthalten Zollgebühren.

www.digikey.it – Gebührenfreie: 800-786-310 – Gebührenpflichtige: +31-53-484-9584 – Fax: +02-4823-1083

(DE2011-DE) 2205