

EPSON TOYOCOM 水晶振動子 - CA301タイプ、シリンダ型 (続き)

周波数 (MHz)	Digi-Key 品番	単価			Epson 品番
		1	10	50	
24.000000	SE3440-ND	87	72	51	CA-301 24.0000M-C
25.175000	SE3442-ND	87	72	51	CA-301 25.1750M-C
27.000000	SE3443-ND	87	72	51	CA-301 27.0000M-C:(FUND)
28.000000	SE3444-ND	87	72	51	CA-301 28.0000M-C:(FUND)
28.322000	SE3445-ND	87	72	51	CA-301 28.3220M-C:(FUND)
32.000000	SE3446-ND	87	72	51	CA-301 32.0000M-C
33.000000	SE3448-ND	87	72	51	CA-301 33.0000M-C
33.333000	SE3449-ND	87	72	51	CA-301 33.3330M-C
36.000000	SE3450-ND	87	72	51	CA-301 36.0000M-C
46.000000	SE3453-ND	87	72	51	CA-301 46.0000M-C
49.860000	SE3454-ND	87	72	51	CA-301 49.8600M-C
50.000000	SE3455-ND	87	72	51	CA-301 50.0000M-C
60.000000	SE3457-ND	100	84	57	CA-301 60.000M-C
RoHS 準拠					
4.000000	SER3404-ND†	225	192	160	CA-301 4.0000M-C:PBFFREE
4.194304	SER3405-ND†	225	192	160	CA-301 4.194304M-C:PBFFREE
4.915200	SER3407-ND†	225	192	160	CA-301 4.9152M-C:PBFFREE
5.500000	SER3408-ND†	101	87	72	CA-301 5.5000M-C:PBFFREE
6.000000	SER3409-ND	101	87	72	CA-301 6.000M-C:PBFFREE
6.144000	SER3410-ND	101	87	72	CA-301 6.1440M-C:PBFFREE
7.200000	SER3412-ND	101	87	72	CA-301 7.200M-C:PBFFREE
7.372000	SER3413-ND	101	87	72	CA-301 7.372M-C:PBFFREE
8.000000	SER3414-ND	101	87	72	CA-301 8.000M-C:PBFFREE

周波数 (MHz)	Digi-Key 品番	単価			Epson 品番
		1	10	50	
8.388000	SER3415-ND	101	87	72	CA-301 8.388M-C:PBFFREE
8.432000	SER3416-ND	101	87	72	CA-301 8.432M-C:PBFFREE
9.600000	SER3418-ND	101	87	72	CA-301 9.600M-C:PBFFREE
9.830000	SER3419-ND	101	87	72	CA-301 9.830M-C:PBFFREE
10.000000	SER3420-ND	101	87	72	CA-301 10.000M-C:PBFFREE
10.240000	SER3421-ND	101	87	72	CA-301 10.240M-C:PBFFREE
11.059200	SER3423-ND	101	87	72	CA-301 11.0592M-C:PBFFREE
12.000000	SER3424-ND	101	87	72	CA-301 12.000M-C:PBFFREE
12.288000	SER3426-ND	101	87	72	CA-301 12.288M-C:PBFFREE
14.318180	SER3429-ND	101	87	72	CA-301 14.31818M-C:PBFFREE
14.745600	SER3431-ND	101	87	72	CA-301 14.7456M-C:PBFFREE
16.000000	SER3433-ND	101	87	72	CA-301 16.000M-C:PBFFREE
18.000000	SER3435-ND	101	87	72	CA-301 18.000M-C:PBFFREE
18.432000	SER3436-ND	101	87	72	CA-301 18.432M-C:PBFFREE
19.660800	SER3437-ND	101	87	72	CA-301 19.6608M-C:PBFFREE
20.000000	SER3438-ND	101	87	72	CA-301 20.000M-C:PBFFREE
22.118400	SER3439-ND	101	87	72	CA-301 22.1184M-C:PBFFREE
24.000000	SER3440-ND	101	87	72	CA-301 24.000M-C:PBFFREE
25.000000	SER3441-ND	101	87	72	CA-301 25.000M-C:PBFFREE
27.000000	SER3443-ND	101	87	72	CA-301 27.000M-C:(FUND):PBFFREE
33.000000	SER3448-ND	101	87	72	CA-301 33.000M-C:PBFFREE
40.000000	SER3451-ND	101	87	72	CA-301 40.000M-C:PBFFREE

† 使用温度: -10°C ~ 60°C

D


チップセット水晶振動子



周波数 (MHz)	負荷容量 (pF)	Digi-Key 品番	カットテープ 単価			Digi-Key 品番	リール毎 価格 250個	Epson 品番	コンパチブルチップセット およびアプリケーション
			1	10	50				
16.0000	9.0	SER3628CT-ND	190	158	142	SER3628TR-ND	31589	TSX-3225 16.0000MF09Z-AC3	CSR, Bluetooth®
16.0000	9.0	SER3636CT-ND	179	149	134	SER3636TR-ND	29784	TSX-3225 16.0000MF18X-AC3	Freescale, ZigBee™
20.0000	9.0	SER3629CT-ND	311	260	230	SER3629TR-ND	51897	TSX-3225 20.0000MF20G-AC3	CSR, Bluetooth®
24.0000	9.0	SER3634CT-ND	311	260	234	SER3634TR-ND	51897	TSX-3225 24.0000MF20G-AC3	Freescale, ZigBee™
24.0000	9.0	SER3635CT-ND	311	260	234	SER3635TR-ND	51897	TSX-3225 24.0000MF15X-AC3	Freescale, ZigBee™
26.0000	9.0	SER3627CT-ND	190	158	142	SER3627TR-ND	31589	TSX-3225 26.0000MF09Z-AC3	CSR, Bluetooth®, GSM
38.4000	8.5	SER3625CT-ND	171	142	128	SER3625TR-ND	28430	TSX-3225 38.4000MF10Z-AS3	Marvell, WLAN
40.0000	9.0	SER3626CT-ND	311	260	234	SER3626TR-ND	51897	TSX-3225 40.0000MF10Z-AC3	Marvell, WLAN, WIMAX
16.0000	9.0	SER3630CT-ND	198	165	148	SER3630TR-ND	32943	TSX-4025 16.0000MF09Z-AC3	CSR, Bluetooth®
26.0000	9.0	SER3633CT-ND	393	327	294	SER3633TR-ND	65435	FA-20H 26.0000ML81Z-AC3	CSR, Bluetooth®, GSM
38.4000	8.5	SER3631CT-ND	393	327	294	SER3631TR-ND	65435	FA-20H 38.4000MF10Z-AS3	Marvell, WLAN
40.0000	9.0	SER3632CT-ND	393	327	294	SER3632TR-ND	65435	FA-20H 40.0000MF15Z-AC3	Analog Devices, WLAN, WIMAX

MA-306シリーズ水晶

仕様: • 保存温度: -55°C ~ 100°C, 開梱後むき出しで保存した場合 • 使用温度: -20°C ~ 70°C • 最高ドライブレベル: 2mW • 推奨ドライブレベル: 10μW ~ 100μW • 周波数偏差 (標準): ±50ppm • 周波数温度特性 (標準): ±30ppm, -20°C ~ 70°C, DL=100μW • 負荷容量: 18pF • 直列抵抗: 60Ω以下, -20°C ~ 70°C, DL=100μW • ショットノイズ電圧: 5pF 最大 • 経時変化: ±5ppm/年以下

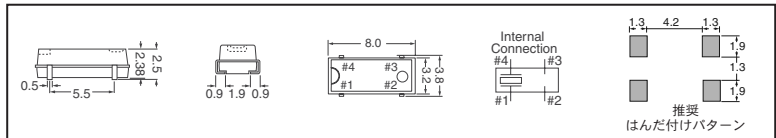

周波数 (MHz)	Digi-Key 品番	カットテープ 単価			Digi-Key 品番	リール毎 価格 1,000個	Epson 品番
		1	10	50			
18.00000	SE2701CT-ND	193	165	138	SE2701TR-ND	91778	MA-306 18.0000M-C0
18.43200	SE2702CT-ND	193	165	138	SE2702TR-ND	91778	MA-306 18.4320M-C0
19.66080	SE2704CT-ND	193	165	138	SE2704TR-ND	91778	MA-306 19.6608M-C0:ROHS
22.11840	SE2707CT-ND	193	165	138	SE2707TR-ND	91778	MA-306 22.1184M-C0
24.00000	SE2708CT-ND	193	165	138	SE2708TR-ND	91778	MA-306 24.0000M-C0
25.00000	SE2710CT-ND	193	165	138	SE2710TR-ND	91778	MA-306 25.0000M-C0
25.17500	SE2711CT-ND	193	165	138	SE2711TR-ND	91778	MA-306 25.1750M-C0
27.00000	SE2712CT-ND	193	165	138	SE2712TR-ND	91778	MA-306 27.0000M-C0
28.00000	SE2713CT-ND	193	165	138	SE2713TR-ND	91778	MA-306 28.0000M-C0
28.63636	SE2715CT-ND	193	165	138	SE2715TR-ND	91778	MA-306 28.63636M-C0
29.49120	SE2716CT-ND	193	165	138	SE2716TR-ND	91778	MA-306 29.4912M-C0:ROHS
32.00000	SE2718CT-ND	193	165	138	SE2718TR-ND	91778	MA-306 32.0000M-C0
40.00000	SE2725CT-ND	193	165	138	SE2725TR-ND	91778	MA-306 40.0000M-C0
RoHS 準拠							
18.00000	SER2701CT-ND	193	165	138	SER2701TR-ND	91778	MA-306 18.0000M-C0:ROHS
18.43200	SER2702CT-ND	193	165	138	SER2702TR-ND	91778	MA-306 18.4320M-C0:ROHS
19.66080	SER2704CT-ND	193	165	138	SER2704TR-ND	91778	MA-306 19.6608M-C0:ROHS
20.00000	SER2705CT-ND	193	165	138	SER2705TR-ND	91778	MA-306 20.0000M-C0:ROHS
22.11840	SER2707CT-ND	193	165	138	SER2707TR-ND	91778	MA-306 22.1184M-C0:ROHS
24.00000	SER2708CT-ND	193	165	138	SER2708TR-ND	91778	MA-306 24.0000M-C0:ROHS
24.57600	SER2709CT-ND	193	165	138	SER2709TR-ND	91778	MA-306 24.5760M-C0:ROHS
25.00000	SER2710CT-ND	193	165	138	SER2710TR-ND	91778	MA-306 25.0000M-C0:ROHS
25.17500	SER2711CT-ND	193	165	138	SER2711TR-ND	91778	MA-306 25.1750M-C0:ROHS
27.00000	SER2712CT-ND	193	165	138	SER2712TR-ND	91778	MA-306 27.0000M-C0:ROHS
28.00000	SER2713CT-ND	193	165	138	SER2713TR-ND	91778	MA-306 28.0000M-C0:ROHS
29.49120	SER2716CT-ND	193	165	138	SER2716TR-ND	91778	MA-306 29.4912M-C0:ROHS
32.00000	SER2718CT-ND	193	165	138	SER2718TR-ND	91778	MA-306 32.0000M-C0:ROHS
40.00000	SER2725CT-ND	193	165	138	SER2725TR-ND	91778	MA-306 40.0000M-C0:ROHS

Digi-Reel® たいのSMTカットダウン部品はDigi-Reel®でご利用いただけます。Digi-Reelの品番は、1-NDを6-NDに、またはCT-NDをDKR-NDに変更してください。追加情報は、2ページのDigi-Key®サービスをご覧ください。

7,500円以上のご注文の送料は無料! (日本円でのご注文に限ります。) 価格は全て日本円で関税込み

www.digkey.jp — 電話: 0120-855-960 — Fax: 0120-855-961

(JP2011-JA) 1741