




## WE-SLMシリーズ — SMD共通モードラインフィルタ

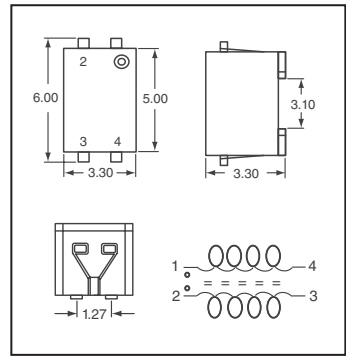

寸法(mm)



特長:

- 小型サイズ • 最大300mAの大電流能力 • 定格電圧: 80VDC (42VAC) • 使用温度範囲: -40°C ~ 125°C

用途:


- USB • CAN • Firewire • アナログ信号およびセンサー回線 • 電源システム • データライン

インダクタンス (μH)	DC抵抗 (Ω)	最大インピーダンス (Ω)	Digi-Key 品番	カットテープ 単価			Digi-Key 品番	リール毎 価格 500	Würth 品番
				1	25	100			
11	0.18	800	732-1681-1-ND	325	271	230	732-1681-2-ND	67691	744242110
22	0.23	1500	732-1682-1-ND	325	271	230	732-1682-2-ND	67691	744242220
33	0.27	2000	732-1683-1-ND	325	271	230	732-1683-2-ND	67691	744242330
51	0.32	2500	732-1684-1-ND	325	271	230	732-1684-2-ND	67691	744242510
100	0.58	4000	732-1685-1-ND	325	271	230	732-1685-2-ND	67691	744242101
470	0.35	2200	732-1686-1-ND	325	271	230	732-1686-2-ND	67691	744242471

## WE-SL2シリーズ — SMD共通モードラインフィルタ



寸法(mm)

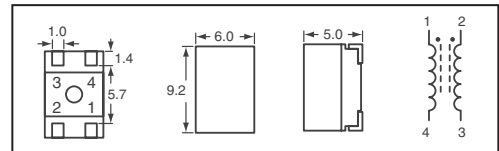

特長:

- コア材としてNiZn / MnZnを使用し、広帯域を提供 • 定格電圧: 80VDC (42VAC) • UL準拠ハウジング • 使用温度: -40°C ~ 125°C • 推奨はんだプロフィール: リフロー

用途:

- 電源システム • 測定信号用フィルタ • CAN


インダクタンス (μH)	最大インピーダンス (Ω)	最大DC抵抗 (Ω)	定格DC電流 (A)	Digi-Key 品番	カットテープ 単価			Digi-Key 品番	リール毎 価格 1,000個	Würth 品番
					1	25	100			
2 x 10	920	0.08	1.6	732-1475-1-ND	311	260	221	732-1475-2-ND	103793	744226
2 x 10	920	0.08	1.6	732-1476-1-ND†	311	260	221	732-1476-2-ND†	103793	744226S
2 x 25	2800	0.12	1.0	732-1477-1-ND	311	260	221	732-1477-2-ND	103793	744228
2 x 40	3100	0.25	0.9	732-1479-1-ND	311	260	221	732-1479-2-ND	103793	744225
2 x 40	3100	0.25	0.9	732-1480-1-ND†	311	260	221	732-1480-2-ND†	103793	744225S
2 x 51	5500	0.16	1.0	732-1481-1-ND	311	260	221	732-1481-2-ND	103793	744227
2 x 51	5500	0.16	1.0	732-1482-1-ND†	311	260	221	732-1482-2-ND†	103793	744227S
2 x 250	1800	0.13	1.2	732-1483-1-ND	311	260	221	732-1483-2-ND	103793	744224
2 x 500	3300	0.15	1.0	732-1484-1-ND	311	260	221	732-1484-2-ND	103793	744223
2 x 1000	6000	0.31	0.8	732-1485-1-ND	311	260	221	732-1485-2-ND	103793	744222
2 x 2000	9200	0.42	0.6	732-1486-1-ND	311	260	221	732-1486-2-ND	103793	744221
2 x 4700	20000	0.75	0.5	732-1487-1-ND	311	260	221	732-1487-2-ND	103793	744220
2 x 6500	18400	0.95	0.4	732-1488-1-ND	311	260	221	732-1488-2-ND	103793	744229

†部分毎の巻線

## WE-SL3シリーズ — SMD共通モードラインフィルタ



寸法(mm)

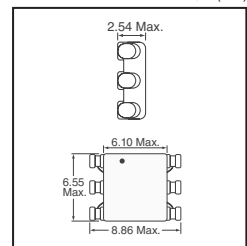

特長:

- 低背型、わずか2.5mm • 定格電圧: 80VDC (42VAC) • 使用温度: -40°C ~ 125°C

用途:


- CAN • データライン • 電源ライン • 測定信号用フィルタ • コモンモード干渉

インダクタンス (μH)	最大DC抵抗 (Ω)	Digi-Key 品番	カットテープ 単価			Digi-Key 品番	リール毎 価格 1,800個	Würth 品番
			1	25	100			
47	0.5	732-2357-1-ND	460	384	326	732-2357-2-ND	153433/M	750040299

## WE-SL5シリーズ — SMD共通モードラインフィルタ



寸法(mm)

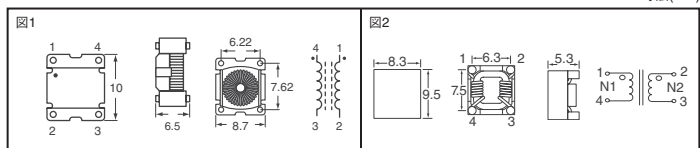

特長:

- 小型サイズ • 5000mAまでの大電流 • UL準拠ハウジング (UL94V-0) • 定格電圧: 80VDC (42VAC) • 使用温度: -40°C ~ 125°C • 推奨はんだプロフィール: リフロー

用途:

- データライン • 電源ライン

図	インダクタンス (μH)	最大インピーダンス (Ω)	最大DC抵抗 (Ω)	定格DC電流 (A)	Digi-Key 品番	カットテープ 単価			Digi-Key 品番	リール毎		Würth 品番
						1	25	100		数量	価格	
1	2 x 120	460	0.025	2.5	732-1489-1-ND	375	312	266	732-1489-2-ND	800	120003	744272121
	2 x 220	780	0.032	2.2	732-1490-1-ND	375	312	266	732-1490-2-ND	800	120003	744272221
	2 x 250	970	0.035	2.0	732-1491-1-ND	375	312	266	732-1491-2-ND	800	120003	744272251
	2 x 470	1750	0.065	1.6	732-1492-1-ND	375	312	266	732-1492-2-ND	800	120003	744272471
	2 x 1000	3600	0.180	.95	732-1493-1-ND	375	312	266	732-1493-2-ND	800	120003	744272102
	2 x 2200	7500	0.300	.75	732-1494-1-ND	375	312	266	732-1494-2-ND	800	120003	744272222
	2 x 3900	9600	0.540	.52	732-1496-1-ND	375	312	266	732-1496-2-ND	800	120003	744272392
	2 x 4700	13000	0.720	.35	732-1497-1-ND	375	312	266	732-1497-2-ND	800	120003	744272472
2	5	500	0.0055	5.0	732-2214-1-ND	395	329	280	732-2214-2-ND	1,000	131772	744273501
	9	800	0.011	3.5	732-2215-1-ND	395	329	280	732-2215-2-ND	1,000	131772	744273801

Digi-Reel® たいのSMTカットダウン部品はDigi-Reel®でご利用いただけます。Digi-Reelの品番は、1-NDを6-NDに、またはCT-NDをDKR-NDに変更してください。追加情報は、2ページのDigi-Key®サービスをご覧ください。

1878 (JP2011-JA) **7,500円以上のご注文の送料は無料! (日本円でのご注文に限ります。)** 価格は全て日本円で関税込み  
www.digikye.jp — 電話: 0120-855-960 — Fax: 0120-855-961