



WE-HCA 系列 - 大电流扁平线 SMD 电感器



尺寸: mm

特点: 高频率下的低损耗扁平线圈 • 低杂散磁场 • 极小尺寸设计 • 极低芯体损失, 允许对高频波电流进行设计优化 • 电流容量达 65A • 工作温度: -40°C ~ 155°C • 推荐焊接曲线: 回流焊 • 电感公差: ±20%

应用: 图形卡 • 笔记本电脑 • 工业计算机 • 主板 • 大电流开关稳压器 • 高温电子产品 • 多相开关稳压器

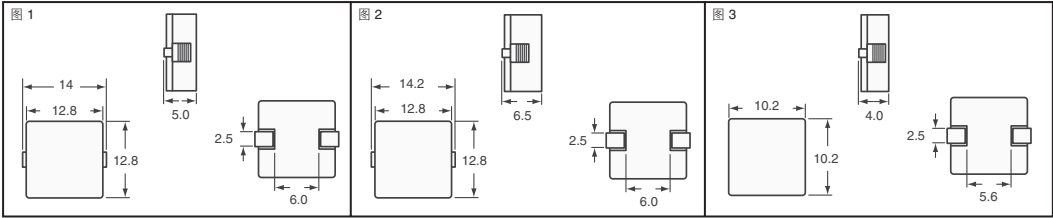


Table with columns: 电感 (uH), 最大 DCR 值 (mOhm), 额定电流 (A), Digi-Key 零件编号, 剪切带 (1, 25, 100), 带卷\* (数量, 价格), Würth 零件编号. Includes data for models 1, 2, and 3.

Table with columns: 电感 (uH), 最大 DCR 值 (mOhm), 额定电流 (A), Digi-Key 零件编号, 剪切带 (1, 25, 100), 带卷\* (数量, 价格), Würth 零件编号. Includes data for models 1, 2, and 3.

\* 将 1-ND 改为 2-ND, 即为带卷零件编号。 † ±30% 公差

WE-HC 系列 - 大电流扁平线 SMD 电感器



特点: 高频率下的低损耗扁平线圈 • 低杂散磁场 • 极小尺寸设计 • 极低芯体损失, 允许对高频波电流进行设计优化 • 电流容量达 40A • 工作温度: -40°C ~ 155°C • 推荐焊接曲线: 回流焊 • 电感公差: ±20% 应用: 图形卡 • 笔记本电脑 • 工业计算机 • 主板 • 大电流开关稳压器 • 高温电子产品 • 多相开关稳压器

尺寸: mm

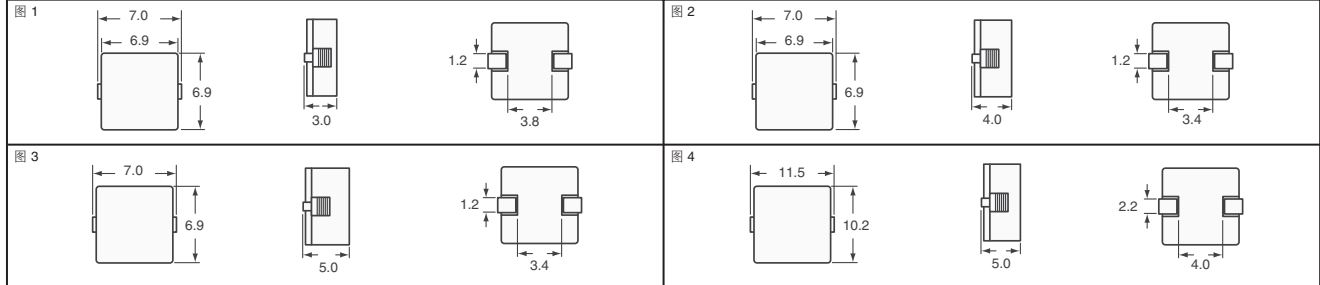


Table with columns: 电感 (uH), 最大 DCR 值 (mOhm), 额定电流 (A), Digi-Key 零件编号, 剪切带 (1, 25, 100), 带卷\* (数量, 价格), Würth 零件编号. Includes data for models 1, 2, and 3.

Table with columns: 电感 (uH), 最大 DCR 值 (mOhm), 额定电流 (A), Digi-Key 零件编号, 剪切带 (1, 25, 100), 带卷\* (数量, 价格), Würth 零件编号. Includes data for models 1, 2, and 3.

\* 将 1-ND 改为 2-ND, 即为带卷零件编号。

Trilogy of Inductors EMC 滤波器、开关模式电源和 RF 电路的设计指南

帮助专业人士或业余爱好者累积 EMC 知识。内容有 400 多页, 说明了全部相关元件、滤波器电路原理和 150 种应用。由 3 个主要章节组成, 附有基本原理和按字母排序的关键字索引。元件章节以商用元件为基础, 介绍了常见的干扰抑制技术。各种元件均就其潜在应用及其设计优缺点进行检测。滤波器电路章节向读者介绍了滤波的基本原理、各种电路技术和滤波器电路布局方面的信息。但 Trilogy of Inductors 的中心是应用章节, 其中介绍了 150 多个行业专用的实用示例。本章提供了每个行业的布局设计、模拟模型和电路示例。

732-1414-ND (744002)..... 55.44

ABC of Transformers 变压器设计的应用和设计手册

应用和设计手册

本应用和设计手册是各种应用选择适当变压器的实用指南。140 页的教程从深层次详细介绍了变压器的功能, 还概括介绍了变压器的品质及其应用。该教程包括用于回扫拓扑的免费模拟软件计划。

本软件可在输入参数后计算适当的变压器。

732-1415-ND (749002)..... 27.72

若订单金额超过S\$135, 可提供免费送货! 全部产品均以新加坡元计价。

www.digikay.sg - 免费电话: 800-1011-692 - 电话: (852) 3104 0500 - 传真: (852) 3104 0686 (SG092-10) 1673