

0.5%、1/10W - 0805 系列 - 电阻值

Table with 16 columns of resistance values ranging from 10Ω to 499KΩ.

Table with columns for description, resistance range, TCR, max working voltage, dimensions (L, W, P, T), Digi-Key part numbers, price, and Susumu part numbers.

↑ 欲获得全部零件编号，请用电阻值表中相应的值替换 ◆ 符合 RoHS 规范要求

0.1% 和 0.5% SMD 电阻 Digi-Key® 分类套件 - 符合 RoHS 规范要求

Digi-Key® 0.1%、0603、1/16W、RR 系列、SMD 电阻套件

Table listing Digi-Key 0.1% SMD resistor kits with part numbers and quantities.

Digi-Key® 0.5%、0603、1/16W、RR 系列、SMD 电阻套件

Table listing Digi-Key 0.5% SMD resistor kits with part numbers and quantities.

Digi-Key® 0.5%、0805、1/10W、RR 系列、SMD 电阻套件

Table listing Digi-Key 0.5% 0805 SMD resistor kits with part numbers and quantities.



**高频表面贴装
薄膜芯片电阻 (最高 20GHz)**



FC 系列芯片电阻设计为具有低阻值内部电抗。在极大范围的频率内，它们都可以几乎用作纯电阻。专用激光修边允许 0.1% 的精确公差。

特点：• 最高为 20GHz 的优异频率响应 • 边缘微调块状电阻器 • 低阻值内部电抗 (<10mΩ) • ±25ppm/°C 的低 TCR
应用：• 低噪声放大器 • 高速路由器 • 衰减电路 • 高频线路端接

技术规格：• TCR: 25ppm/°C • 公差: ±0.1% • 稳定性: 500ppm; 70°C 时 2000 小时 • 工作温度范围: -55°C - 125°C • 电阻元件: 钽化镍铬 • 基材: 高纯铝 (99.6%)

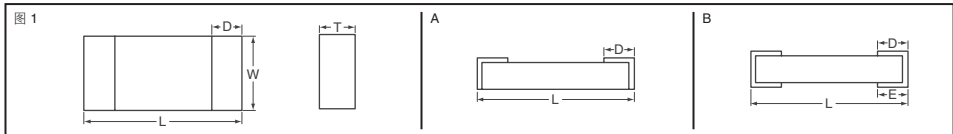


Table with columns for part number, length (L), width (W), thickness (T), top pad (D), and bottom pad (E).

Table with columns for part number, resistance, TCR, power, and various pricing options (quantity, price, Digi-Key part number).

Digi-Reel® Digi-Reel® 中含有大多数的 SMT 切割零件。将 1-ND 改为 6-ND 或将 CT-ND 改为 DKR-ND，即为 Digi-Reel 零件编号。请参阅第 2 页上的 Digi-Key® 服务以获得更多信息。

若订单金额超过 S\$135，可提供免费送货！全部产品均以新加坡元计价。

2028 (SG092-10) www.digikey.sg - 免费电话: 800-1011-692 - 电话: (852) 3104 0500 - 传真: (852) 3104 0686